



品番 : EA637FS-18

品名 : M16/呼18 菱形Tスロットナット

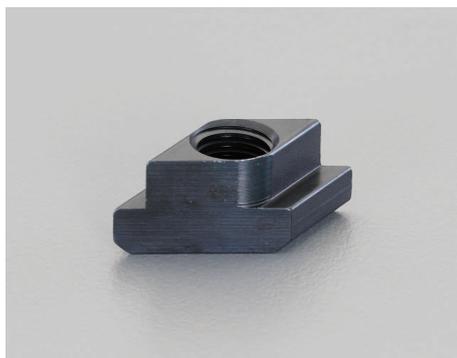

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,080円(税抜) / 2,288円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,080円(税抜) / 2,288円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 22 (2026/05/01 09:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0659ページ | | |

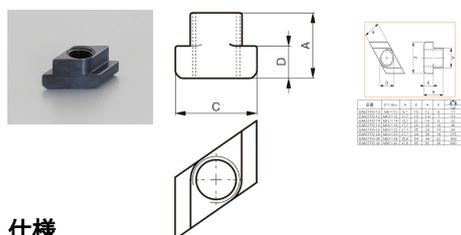

仕様

| | | | |
|------|----------|------|------|
| 材質 | 焼入鋼 | 適合T溝 | 18 |
| 適合ねじ | M16 | Aサイズ | 20mm |
| Cサイズ | 28mm | Dサイズ | 10mm |
| 硬度 | HRC22~30 | | |

スタッドボルトのベースとして一緒に御利用下さい。Tスロット差込です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.