



品番 : EA638AG-32

品名 : 25mm ベルト用スイベルナスカン(ステンレス製)

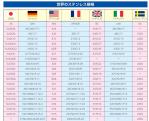

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,860円(税抜) / 2,046円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,860円(税抜) / 2,046円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2025/12/19 08:50現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1427ページ 1773ページ              |      |   |

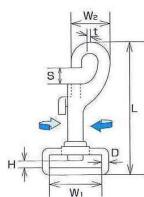

#### 仕様

|                      |         |        |  |
|----------------------|---------|--------|--|
| 使用荷重                 | 30kg    | 適用バンド幅 | 25mm                                     |
| 口の開き(S)              | 8mm     | サイズ    | D:4mm、L:73mm、W1:26mm、W2:20mm、H:4mm、t:5mm |
| 重量                   | 38g     | 材質     | ステンレス(SUS304)                            |
| 用途                   | 平ベルト用金具 |        |  |
| スイベル式でベルトのねじれが起りません。 |         |        |  |

#### 代替品

|  |  |
|--|--|
|  | 品番 EA638FT-25<br>コメント ベルト幅 25mm 全長64mm(ステンレス製) |
|--|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.