
 


品番：EA638B-12

品名：M12x22 スイベルアイボルト(ステンス製)

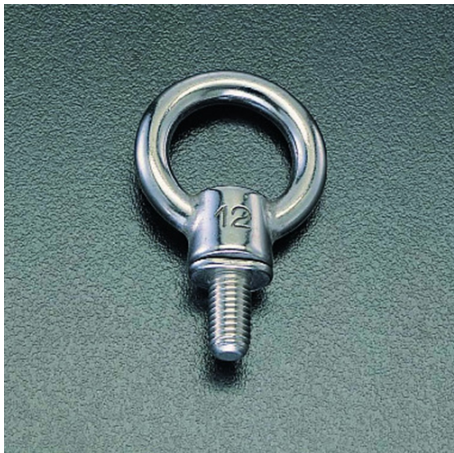

販売価格	5,460円(税抜) / 6,006円(税込)		
カタログ価格	5,460円(税抜) / 6,006円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/03 06:04現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1761ページ		



### 仕様

線径	10mm	全長	85mm
ねじ径	M12	ねじ長	22mm
リング内径	35mm	使用荷重	180kg
材質	SUS304	重量	157g
付属品	専用スパナ		

機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に


ボルトの頭部がリング状になっており、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。

スイベル式で回転するので、チェーンなどのねじれを取り除き絡みません。

専用のスパナで締めるので、車止めチェーン等の盗難防止になります。

RoHS2対応品

### 代替品

	<p>品番 EA638GK-12</p> <p>コメント 仕様確認して下さい</p>
--	--

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.