
 


品番：EA638B-8

品名：M8x15 スイベルアイボルト(ステンス製)

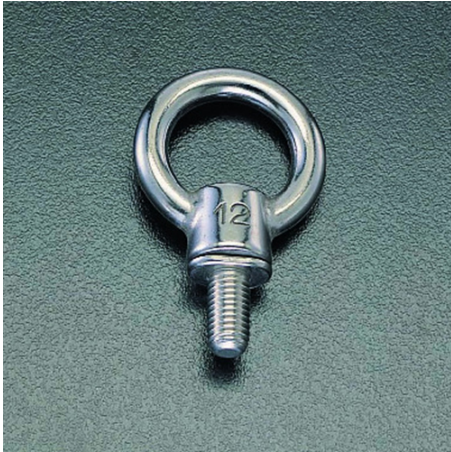

販売価格	2,660円(税抜) / 2,926円(税込)		
カタログ価格	2,660円(税抜) / 2,926円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/03 04:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1761ページ		



仕様

線径	6mm	全長	58mm
ねじ径	M8	ねじ長	15mm
リング内径	25mm	使用荷重	80kg
材質	SUS304	重量	43g
付属品	専用スパナ		

機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に

ボルトの頭部がリング状になっており、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。

スイベル式で回転するので、チェーンなどのねじれを取り除き絡みません。

専用のスパナで締めるので、車止めチェーン等の盗難防止になります。

RoHS2対応品

※吊り金具として使用しないで下さい。

荷重のかかった状態でねじの緩む方向に回転させると危険です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

