


品番：EA638BN-103

品名：M10 アイナット(止ねじ付/ステンス製)



販売価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
カタログ価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 21:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1760ページ		

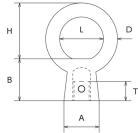

#### 仕様

アイナット	M10	六角穴	M4
止めねじ長さ	4mm	止めねじピッチ	0.7mm
線径	8mm	内径	25mm
全長	56mm	使用荷重	150kg
材質	ステンレス(SUS304)	重量	70g

機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に

六角穴付止めねじ付

並目

ナットの頭部がリング状になっており、ロープ・鎖・ワイヤーなどを通して使用できます。

めねじが貫通していないので設置時にネジ穴が見えず、装飾的です。

RoHS2対応品

※状況に応じて金属用接着剤をご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

