


品番：EA638BP-6

品名：M6x 14mm アイボルト(ステンス製)

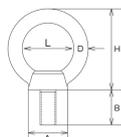

販売価格	895円(税抜) / 985円(税込)		
カタログ価格	895円(税抜) / 985円(税込)		
在庫数	最新在庫: 64 (2026/03/24 19:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1761ページ		



カタログ訂正

26/02/10 ●材質(誤)鍛造ステンレス(正)鋳造ステンレス、綿径(誤)5mm(正)5.5mm(No.57 9050)

仕様

ねじサイズ	M6×14mm	線径	5.5mm
内径	16mm	全長	41mm
使用荷重	50kg	材質	鋳造ステンレス(SUS304)
重量	18g		

機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に

並目

ボルトの頭部がリング状になっており、ロープ・鎖・ワイヤーなどを通して使用できます。

RoHS2対応品

代替品

	品番 EA638SD-31 コメント M6x13mm SUS304
---	--------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.