
 


品番：EA638BT-8

品名：56.6x76.2mm 埋込リフトハンドル(ステンス製)

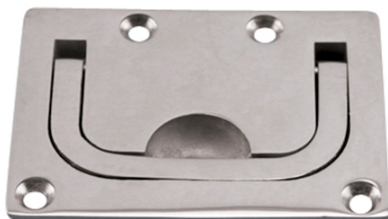

販売価格	1,340円(税抜) / 1,474円(税込)		
カタログ価格	1,340円(税抜) / 1,474円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/05/03 17:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1358ページ		



カタログ訂正

24/04/30 プレートサイズ:誤:76×56.6mm、正:76.2×56.6mm(No.56,57 9046)

仕様

プレートサイズ	76.2×56.6mm	厚み	2.5mm
深さ	8.3mm	材質	SUS316
取付穴径	3.8mm	重量	117g
サイズ(mm)	A:2.5、B:64.0、C:45.2、D:26.6、E: 3.8 X:56.6、Y:76.2、Z:8.3		

SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。

ボートやヨットのデッキに使用するのに適しています。

取付ねじ無し

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.