


品番 : EA638C-2


品名 : M6x14/47mm スイベルボルト(ステンレス製)

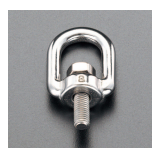

販売価格	1,110円(税抜) / 1,221円(税込)		
カタログ価格	1,110円(税抜) / 1,221円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/27 20:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1761ページ		



ねじ切穴にレンチ等で締めこんで下さい。ねじを締めこんだ状態でスイベルは回転します。

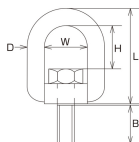

#### 仕様

ねじ径	M6	ねじ長	14mm
全長	47mm	線径	6mm
内寸	15×14.5mm	使用荷重	50kg
材質	SUS304	重量	29g

回転するアイの付いたボルト(並目)です。

めねじが開いた部分に設置し、ワイヤーやロープ・フックをひっかけてご使用ください。

ねじ切穴にレンチ等で締めこんで下さい。ねじを締めこんだ状態でスイベルは回転します。

六角ボルトはスイベルから抜けません。

RoHS2対応品

※吊り金具として使用しないで下さい。

※荷重のかかった状態でねじの緩む方向に回転させると危険です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.