


品番：EA638C-4


品名：M10x24/81mm スイベルボルト(ステンス製)

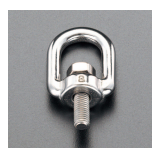

販売価格	2,160円(税抜) / 2,376円(税込)		
カタログ価格	2,160円(税抜) / 2,376円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/04/27 19:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1761ページ		



ねじ切穴にレンチ等で締めこんで下さい。ねじを締めこんだ状態でスイベルは回転します。

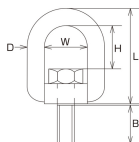

仕様

ねじ径	M10	ねじ長	24mm
全長	81mm	線径	10mm
内寸	24×26.5mm	使用荷重	150kg
材質	SUS304	重量	134g

回転するアイの付いたボルト(並目)です。

めねじが開いた部分に設置し、ワイヤーやロープ・フックをひっかけてご使用ください。

ねじ切穴にレンチ等で締めこんで下さい。ねじを締めこんだ状態でスイベルは回転します。

六角ボルトはスイベルから抜けません。

RoHS2対応品

※吊り金具として使用しないで下さい。

※荷重のかかった状態でねじの緩む方向に回転させると危険です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.