
 


品番：EA638CN-61

品名：1.2t 自動ロックピン付シャックル

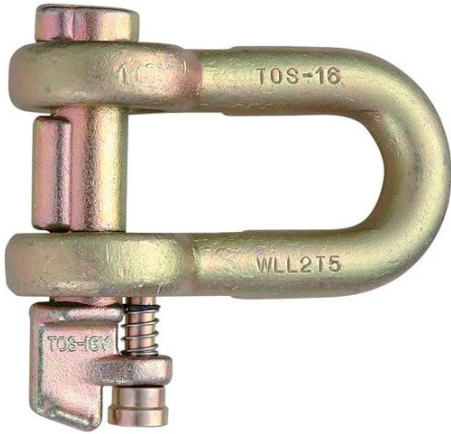

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,800円(税抜) / 4,180円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 3,800円(税抜) / 4,180円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 20 (2026/05/03 17:23現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1757ページ                       |      |   |



#### 仕様

|  |       |         |                               |
|--|-------|---------|-------------------------------|
| 使用荷重   | 1.2t  | サイズ(mm) | A:12 B:24 P:40 D:14 E:96 F:21 |
| 材質   | スチール  | 重量      | 500g                          |
| 適合ワイヤー径  | ~12mm |         |                               |
| ネジ山がないため、振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。   |       |         |                               |
| 軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとハマります。                                    |       |         |                               |
| ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。                                       |       |         |                               |
| 適合ワイヤーサイズの設定は、通す幅の余裕ではなく使用荷重によって決まっております。<br>設定以上の径のワイヤーはオーバースペックとなりますのでご注意ください。 |       |         |                               |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.