

品番：EA638F-225A

品名：25.4x87mm/2721kg D型シャックル(ステンレス製)




販売価格	5,640円(税抜)／6,204円(税込)		
カタログ価格	5,640円(税抜)／6,204円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/20 05:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1808ページ		



品番	EA638F-225A
品名	25.4x87mm/2721kg D型シャックル(ステンレス製)
材質	SUS316
サイズD_1	25.4mm
サイズD_2	24.9mm
サイズB	49.3mm
サイズL	86.9mm
サイズY	149.4mm
重量	1.4kg
使用荷重(kg)	2,721

品番	EA638F-225A
品名	25.4x87mm/2721kg D型シャックル(ステンレス製)
材質	SUS316
サイズD_1	25.4mm
サイズD_2	24.9mm
サイズB	49.3mm
サイズL	86.9mm
サイズY	149.4mm
重量	1.4kg
使用荷重(kg)	2,721

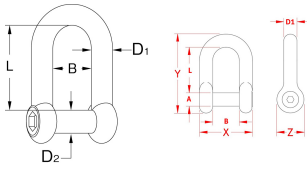

仕様

材質	ステンレス(SUS316)	サイズD_1	25.4mm
サイズD_2	24.9mm	サイズB	49.3mm
サイズL	86.9mm	サイズX	96.5mm
サイズY	149.4mm	サイズZ	48.8mm
重量	1.4kg	使用荷重(kg)	2,721

最高の耐食性と耐久性を実現するSUS316製

船舶や産業用機械に最適です。

ねじシャックルのピンの出っ張り(つかむ部分)が無い為、ロープなどが引っかかりません。

代替品

	品番 EA638F-25
	コメント 使用荷重同じ。ツマミつきです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.