



品番：EA638FB-54

品名：50kg シャックル(ステンレス製)

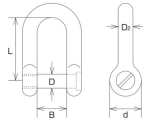

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 485円(税抜) / 534円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 485円(税抜) / 534円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 16 (2026/06/25 20:12現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1758ページ                       |      |   |

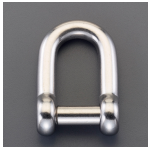

#### 仕様

|      |      |     |               |
|------|------|-----|---------------|
| 線径   | 4mm  | 口長さ | 16mm          |
| 口幅   | 8mm  | ねじ径 | M4            |
| 使用荷重 | 50kg | 材質  | ステンレス(SUS304) |
| 重量   | 7g   |     |               |

チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また末端の金具のジョイントに

ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がなく、ロープ等が引っかかりません。

RoHS2対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.