

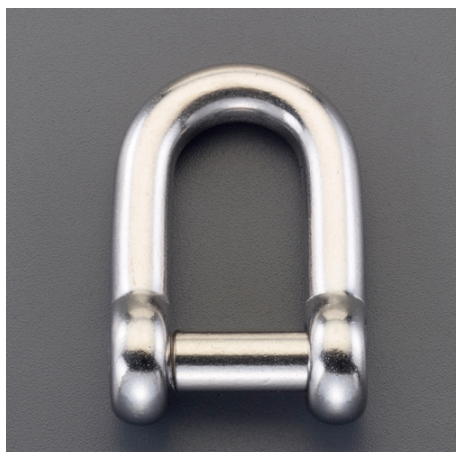
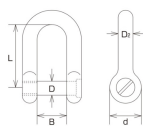


品番：EA638FB-58

品名：250kg シャックル(ステンレス製)

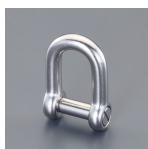

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 845円(税抜) / 930円(税込) | | |
| カタログ価格 | 845円(税抜) / 930円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/06/25 19:19現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1758ページ | | |

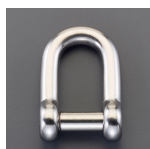

仕様

| | | | |
|------|-------|-----|---------------|
| 線径 | 8mm | 口長さ | 32mm |
| 口幅 | 16mm | ねじ径 | W5/16" |
| 使用荷重 | 250kg | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 重量 | 57g | | |

チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また末端の金具のジョイントに

ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がなく、ロープ等が引っかかりません。

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.