
 
 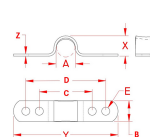


品番：EA638GA-22

品名：12.7mm アイストラップ(ステンス製)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 40円(税抜) / 44円(税込)             |      |   |
| カタログ価格  | 40円(税抜) / 44円(税込)             |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 25 (2026/05/03 18:18現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1362ページ                       |      |   |



SUS304製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。

#### 仕様


|          |        |    |        |
|----------|--------|----|--------|
| A        | 11.4mm | B  | 10.9mm |
| C        | 33mm   | D  | 57.1mm |
| E        | 3.5mm  | X  | 13.4mm |
| Y        | 68.8mm | Z  | 1.27mm |
| 使用荷重(kg) | 34     | 材質 | SUS304 |
| 穴径(mm)   | 3.5    | 重量 | 9g     |

取付ねじ無し

海洋、産業、建築などあらゆる用途に適しています。

ロープの擦れを防ぐ丸い形状が特徴です。

#### 代替品

|                                                                                     |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>品番</b> EA638GA-13</p> <p><b>コメント</b> 仕様をご確認ください。</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.