

品番：EA638HA-10

品名：69.0x20.5x10.0mm クイックリング(ステンレス製)





販売価格	2,340円(税抜)／2,574円(税込)		
カタログ価格	2,340円(税抜)／2,574円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/18 10:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



品番	EA638HA-10
品名	69.0x20.5x10.0mm クイックリング(ステンレス製)
材質	SUS316
線径	10mm
内寸	69x20.5mm
口の開き	12mm
使用荷重	1800kg
重量	140.5g

品番	EA638FK-10
品名	69.0x20.5x10.0mm クイックリング(ステンレス製)
材質	SUS316
線径	10mm
内寸	69x20.5mm
口の開き	12mm
使用荷重	1575kg
重量	140.5g

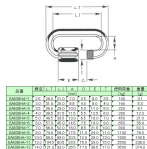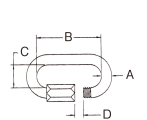

ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい

仕様

材質	SUS316	線径	10mm
内寸	69×20.5mm	口の開き	12mm
使用荷重	1800kg	サイズ(mm)	A:10、B:69、C:20.5、D:12
重量	140.5g		

代替品

	品番 EA638FK-10 コメント 使用荷重1575kg
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.