


品番：EA638J-1

品名：4.0mm J型ジョイント(ステンレス製)

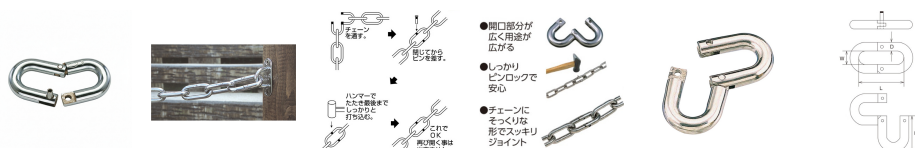

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,200円(税抜) / 1,320円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,200円(税抜) / 1,320円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 11 (2026/06/25 06:46現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1375ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------------------------------|--------|----|--------|
| 線径 | 4mm | 内寸 | 26×6mm |
| 使用荷重 | 30kg | 材質 | SUS304 |
| 仕上げ | 鏡面研磨仕上 | 重量 | 7g |
| チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また末端の金具のジョイントに | | | |
| ピンロック式。ロック後に再び開く事は出来ません。 | | | |
| チェーンにそっくりな形ですっきりジョイント | | | |
| 開口部分が広く、用途が広がります。 | | | |
| RoHS2対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.