


品番 : EA638KG-22

品名 : 6.4mm タンバッカル(Hook & Hook/ステンレス製)

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,790円(税抜) / 1,969円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,790円(税抜) / 1,969円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2025/12/16 20:24現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1416ページ | | |

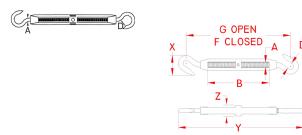

耐食性や耐久性に優れ、海洋や工業用に最適です

仕様

| | | | |
|---------|---|------|---------|
| サイズ(mm) | A:6.4、B:76.2、D:9.7、F:140.4 G:212.8、X:24.3、Y:162.8、Z:10.1 | 最小値 | 140.4mm |
| 最大値 | 212.8mm(サイズ参照) | 使用荷重 | 90.7kg |
| 材質 | SUS316 | 重量 | 77.1g |
| ねじ | UNC1/4"Y" | | |

代替品

| | |
|--|-----------------------|
| | 品番 EA638CE-6A コメント |
|--|-----------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.