


品番 : EA638KG-24

品名 : 9.5mm タンバッカル(Hook & Hook/ステンレス製)

販売価格	4,000円(税抜) / 4,400円(税込)		
カタログ価格	4,000円(税抜) / 4,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2025/12/17 01:47現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1416ページ		

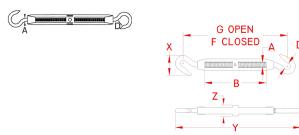

耐食性や耐久性に優れ、海洋や工業用に最適です

仕様

サイズ(mm)	A:9.5、B:152.4、D:13.2、F:244.6 G:397.0、X:38.1、Y:277.8、Z:18.2	最小値	244.6mm
最大値	397.0mm(サイズ参照)	使用荷重	317.5kg
材質	SUS316	重量	299.3g
ねじ	UNC3/8"'		

代替品

	品番 EA638CE-9A コメント
--	-----------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.