 


品番：EA638MG-12

品名：M8 ラウンドアイ丸カン/アンカー付(ステンレス製)



販売価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
カタログ価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
在庫数	最新在庫: 39 (2026/06/29 04:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1360ページ		



#### 仕様

線径	6mm	リング内径	40mm
プレート外径	40mm	奥行	25.5mm
ねじ径	M8	ねじ長	25mm
ドリル径	14mm	使用荷重	20kg
材質	SUS304 (アンカープラグ:垂鉛ダイキャスト)	重量	92g

壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として

丸カンが付きで、太いロープ等を通すのが容易です。


アンカープラグ付き

座部分は円形です。

RoHS2対応品

#### 代替品

	品番	EA638MG-2
	コメント	M8/20kg

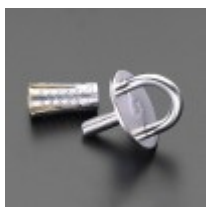

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.