


品番：EA638MG-2

品名：M8 ラウンドアイ/アンカー付(ステンス製)

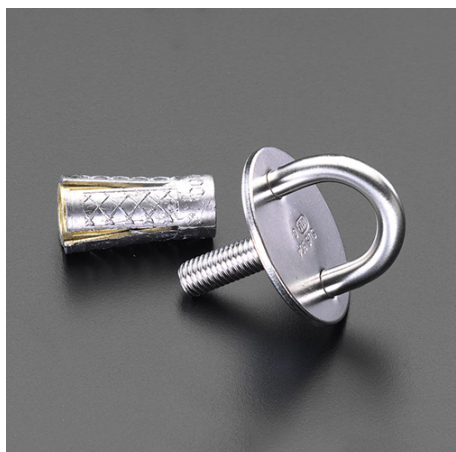

販売価格	1,350円(税抜) / 1,485円(税込)		
カタログ価格	1,350円(税抜) / 1,485円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/29 07:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1360ページ		



仕様

線径	6mm	外径	40mm
奥行	25.5mm	口幅	18mm
ねじ径	M8	ねじ長	25mm
ドリル径	14mm	使用荷重	20kg
材質	SUS304 (アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト)	重量	60g
壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として			
アンカープラグ付き			
座部分は円形です。			
RoHS2対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.