 



品番：EA638MG-3

品名：M10 ラウンドアイ/アンカー付(ステンス製)



販売価格	1,810円(税抜) / 1,991円(税込)		
カタログ価格	1,810円(税抜) / 1,991円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/29 04:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1360ページ		

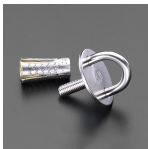

#### 仕様

線径	8mm	外径	50mm
奥行	32mm	口幅	22mm
ねじ径	M10	ねじ長	27mm
ドリル径	18mm	使用荷重	30kg
材質	SUS304 (アンカープラグ:垂鉛ダイキャスト)	重量	114g


壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として

アンカープラグ付き

座部分は円形です。

RoHS2対応品

#### 代替品

	品番 EA638MG-2 コメント
--	----------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.