


品番：EA638NC-1

品名：0.5 ton 強力型シャックル

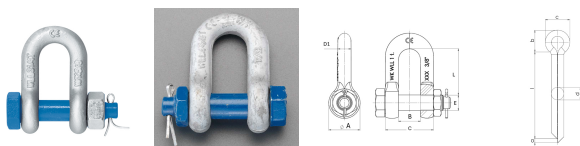

販売価格	295円(税抜) / 325円(税込)		
カタログ価格	295円(税抜) / 325円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/07/02 21:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1757ページ		



#### 仕様

材質	ブラケット:高強度焼き入れ鋼(溶融亜鉛メッキ) ボルト:高強度焼き入れ鋼(亜鉛メッキ、ブルーラッカー塗装) 割ピン:スチール	サイズD1(画像参照)	約6mm
サイズB(画像参照)	12mm	サイズL(画像参照)	22mm
使用荷重	0.5t	ねじ径	M8
割ピンサイズ	2×20mm	重量	52g

※使用に際しては使用荷重を超えないでください。

※安全規則に従って使用してください。

※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。

※エスコ寸法図(φA)は生産ロットによってサイズが異なります。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.