


品番：EA638NC-11

品名：12.0ton 強力型シャックル

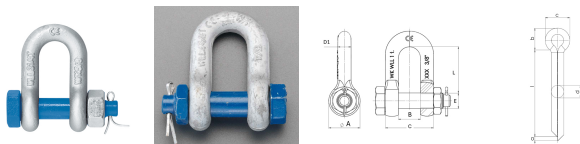

販売価格	8,570円(税抜) / 9,427円(税込)		
カタログ価格	8,570円(税抜) / 9,427円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/07/02 22:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1757ページ		



仕様

材質	ブラケット: 高強度焼き入れ鋼(溶融亜鉛メッキ) ボルト: 高強度焼き入れ鋼(亜鉛メッキ、ブルーラッカー塗装) 割ピン: スチール	サイズD1(画像参照)	約31.5mm
サイズB(画像参照)	52mm	サイズL(画像参照)	100mm
使用荷重	12t	ねじ径	M35
割ピンサイズ	5×50mm	重量	4.32kg


※使用に際しては使用荷重を超えないでください。

※安全規則に従って使用してください。

※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。

※エスコ寸法図(φA)は生産ロットによってサイズが異なります。

代替品

	品番 EA638ND-11 コメント
---	-----------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.