


品番：EA638NC-15

品名：35.0ton 強力型シャックル

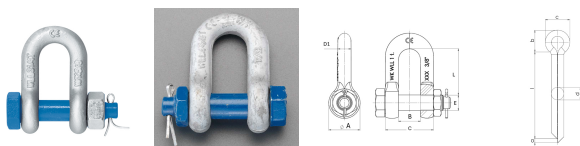

販売価格	33,400円(税抜) / 36,740円(税込)		
カタログ価格	33,400円(税抜) / 36,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/02 22:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1757ページ		



#### 仕様

材質	ブラケット: 高強度焼き入れ鋼(溶融亜鉛メッキ) ボルト: 高強度焼き入れ鋼(亜鉛メッキ、ブルーラッカー塗装) 割ピン: スチール	サイズD1(画像参照)	約50.5mm
サイズB(画像参照)	83mm	サイズL(画像参照)	171mm
使用荷重	35t	ねじ径	M55
割ピンサイズ	8×80mm	重量	19.72kg

※使用に際しては使用荷重を超えないでください。

※安全規則に従って使用してください。

※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。

※エスコ寸法図(φA)は生産ロットによってサイズが異なります。

#### 代替品

	品番 EA638NA-15 コメント
--	-----------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.