


品番：EA638NC-16

品名：55.0ton 強力型シャックル

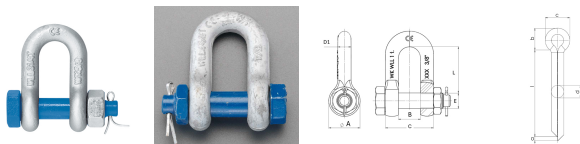

販売価格	49,400円(税抜) / 54,340円(税込)		
カタログ価格	49,400円(税抜) / 54,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/07/02 23:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1757ページ		



#### 仕様

材質	ブラケット: 高強度焼き入れ鋼(溶融亜鉛メッキ) ボルト: 高強度焼き入れ鋼(亜鉛メッキ、ブルーラッカー塗装) 割ピン: スチール	サイズD1(画像参照)	約63.5mm
サイズB(画像参照)	105mm	サイズL(画像参照)	203mm
使用荷重	55t	ねじ径	M70
割ピンサイズ	8×80mm	重量	36.96kg

※使用に際しては使用荷重を超えないでください。

※安全規則に従って使用してください。

※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。

※エスコ寸法図(φA)は生産ロットによってサイズが異なります。

#### 代替品

	<b>品番</b> EA638NB-16 <b>コメント</b> 価格・仕様をご確認ください。
--	--

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.