


品番：EA638NC-3

品名：1.0 ton 強力型シャックル

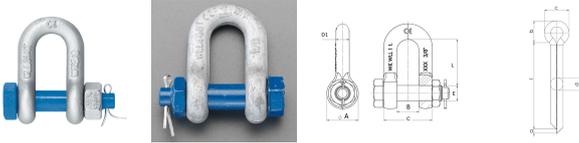

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 505円(税抜) / 556円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 505円(税抜) / 556円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 12 (2026/03/31 07:59現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1757ページ                       |      |   |



#### 仕様

|            |   |             |      |
|------------|---|-------------|------|
| 材質         | ブラケット: 高強度焼き入れ鋼(溶融亜鉛メッキ)<br>ボルト: 高強度焼き入れ鋼(亜鉛メッキ、ブルーラッカー塗装)<br>割ピン: スチール | サイズD1(画像参照) | 10mm |
| サイズB(画像参照) | 16mm  | サイズL(画像参照)  | 31mm |
| 使用荷重       | 1t  | ねじ径         | M12  |
| 割ピンサイズ     | 2×20mm  | 重量          | 167g |

※使用に際しては使用荷重を超えないでください。

※安全規則に従って使用してください。

※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。

※エスコ寸法図(φA)は生産ロットによってサイズが異なります。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.