


品番：EA638NC-9

品名：8.5 ton 強力型シャックル

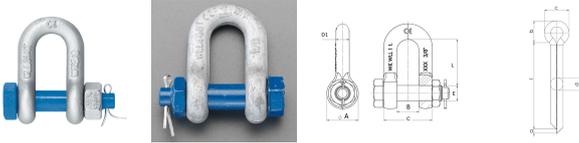

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,180円(税抜) / 4,598円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,180円(税抜) / 4,598円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 12 (2026/03/31 08:01現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1757ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------|---|-------------|--------|
| 材質 | ブラケット: 高強度焼き入れ鋼(溶融亜鉛メッキ) ボルト: 高強度焼き入れ鋼(亜鉛メッキ、ブルーラッカー塗装) 割ピン: スチール | サイズD1(画像参照) | 25mm |
| サイズB(画像参照) | 43mm | サイズL(画像参照) | 81mm |
| 使用荷重 | 8.5t | ねじ径 | M28 |
| 割ピンサイズ | 4×40mm | 重量 | 2.21kg |

※使用に際しては使用荷重を超えないでください。

※安全規則に従って使用してください。

※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。

※エスコ寸法図(φA)は生産ロットによってサイズが異なります。

代替品

| | |
|---|----------------------|
|  | 品番 EA638ND-9 コメント |
|---|----------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.