


品番：EA638RL-12

品名：2mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンス製)

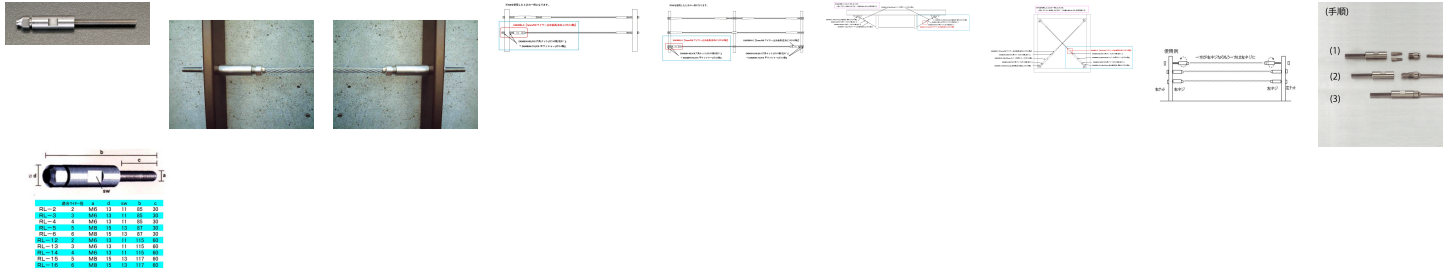

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,130円(税抜) / 2,343円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,130円(税抜) / 2,343円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/06 06:47現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



耐食性・耐孔食に優れています

仕様

| | | | |
|---------|------|-----------|----------------|
| 適合ワイヤー径 | 2mm | ねじサイズ | M6×60mm |
| 仕様 | 右ねじ | 材質 | ステンレス(SUS316L) |
| 重量 | 約58g | 適正締め付けトルク | 25-30Nm |
| 最高引張力 | 2kN | | |

(1×19)ワイヤー不可

破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。

【手順】

- (1) 一旦分解する
- (2) ナット先端からロープを差し込み(ロープは末端を6から8mm程出しておく)、ウェッジをナットに差し込みます。
- (3) しっかりと固定します。

耐食性・耐孔食に優れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

