 



品番：EA638RL-13

品名：3mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)



販売価格	2,350円(税抜) / 2,585円(税込)		
カタログ価格	2,350円(税抜) / 2,585円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/13 20:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

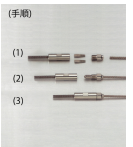

規格	品番	材質	ねじ	長さ	重量
EA638RL-13	EA638RL-13	SUS316L	M6	60	約56g

耐食性・耐孔食に優れています

仕様

適合ワイヤー径	3mm	ねじサイズ	M6×60mm
仕様	右ねじ	材質	ステンレス(SUS316L)
重量	約56g	適正締め付けトルク	25-30Nm
最高引張力	4.5kN		

(1×19)ワイヤー不可

破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。

【手順】

- (1) 一旦分解する
- (2) ナット先端からロープを差し込み(ロープは末端を6から8mm程出しておく)、ウェッジをナットに差し込みます。
- (3) しっかりと固定します。

耐食性・耐孔食に優れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

