


品番 : EA638RL-3

品名 : 3mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)

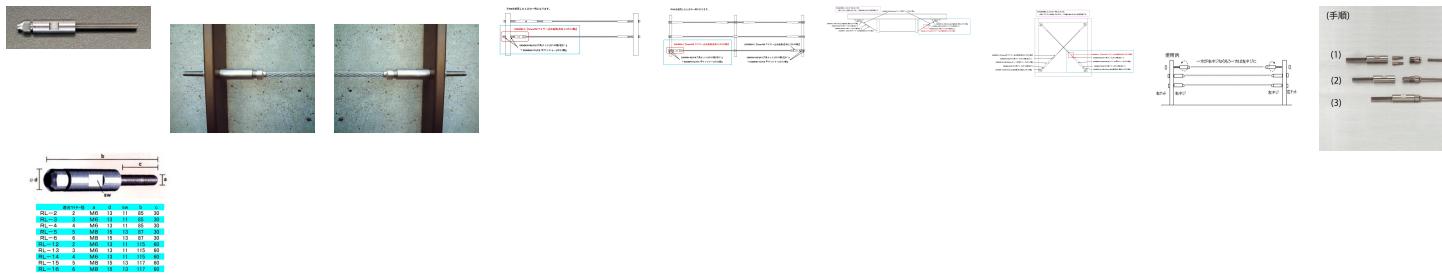

販売価格	2,110円(税抜) / 2,321円(税込)		
カタログ価格	2,110円(税抜) / 2,321円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/19 16:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



耐食性・耐孔食に優れています

仕様

適合ワイヤー径	3mm	ねじサイズ	M6×30mm
仕様	右ねじ	材質	ステンレス(SUS316L)
重量	約52g	適正締め付けトルク	25-30Nm
最高引張力	4.5kN		

(1×19)ワイヤー不可

破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。

【手順】

- (1)一旦分解する
- (2)ナット先端からロープを差し込み(ロープは末端を6から8mm程出しておく)、ウェッジをナットに差し込みます。
- (3)しっかりと固定します。

耐食性・耐孔食に優れています。

代替品

品番 EA638RL-4

	コメント 適合ワイヤ-径:4mm
	品番 EA638RL-5 コメント 適合ワイヤ-径:5mm
	品番 EA638RL-14 コメント 適合ワイヤ-径:4mm/ネジサイズ M6x60mm
	品番 EA638RL-15 コメント 適合ワイヤ-径:5mm/ネジサイズ M8x60mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.