


品番：EA638SR-28

品名：M30x45mm アイボルト(高張力合金鋼製)

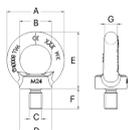

|         |                                |      |   |
|---------|--------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 14,500円(税抜) / 15,950円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 14,500円(税抜) / 15,950円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 192 (2026/03/25 01:46現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                              | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1760ページ                        |      |   |



カタログ訂正

25/10/24 ●材質 誤:高純度熱処理スチール 正:高張力合金鋼(No.56, 57 1157)

#### 仕様

|        |        |     |        |
|--------|--------|-----|--------|
| 使用荷重   | 12.0 t | ねじ径 | M30×45 |
| 内径     | 60mm   | 線径  | 24mm   |
| 重量     | 1660g  | 材質  | 高張力合金鋼 |
| 硬度     | HRC 34 |     |        |
| 並目ねじ   |        |     |        |
| 赤色粉体塗装 |        |     |        |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.