
 
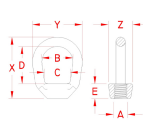


品番：EA638SW-10

品名：M10 アイナット(ステンレス製)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,390円(税抜) / 2,629円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 2,390円(税抜) / 2,629円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 14 (2026/06/25 22:53現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1760ページ                       |      |   |

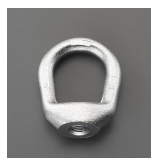

鍛造ステンレス製で頑丈です

#### 仕様

|           |                 |           |       |
|-----------|-----------------|-----------|-------|
| 使用荷重(kg)  | 526             | リング内径(mm) | 32×38 |
| リング線径(mm) | 9.4             | ねじ径       | M10   |
| 材質        | 鍛造ステンレス(SUS316) | 重量(g)     | 140.6 |

並目ねじ

SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。

船舶、産業用途に適しています。

商品本体に、材質、サイズ、使用荷重の刻印があります。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.