


品番：EA639CH

品名：400kg トグルクランプ

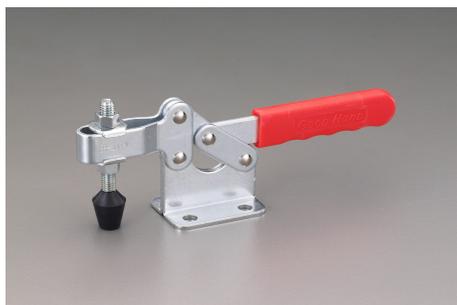

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,730円(税抜) / 1,903円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,730円(税抜) / 1,903円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 19 (2024/04/28 05:00現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0688ページ | | |



ネオプレンキャップ付(EA639CH)900mm

仕様

| | | | |
|-------------|-----------------|----------|-----------|
| 水平レバー・下方押え型 | | | |
| 締付能力 | 400kg | ハンドル開き角度 | 85° |
| バー開き角度 | 84° | クランプ部 | ネオプレンキャップ |
| サイズ | 50×241.4×73.5mm | 取付金具 | 50×70mm |
| 取付穴 | φ10mm×4箇所 | 重量 | 600g |
| プラスチックグリップ付 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.