


品番：EA639CN

品名：550kg トグルクランプ



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,930円(税抜) / 6,523円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 5,930円(税抜) / 6,523円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/07/03 01:42現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0663ページ                      |      |   |

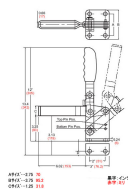

#### 仕様

|             |                            |       |                              |
|-------------|----------------------------|-------|------------------------------|
| 垂直レバー・下方押え型 |                            |       |                              |
| 締付能力        | 550kg                      | クランプ部 | ネオプレンキャップ                    |
| 本体材質        | スチール、亜鉛メッキ                 | サイズ   | 95.2(W)×229.2(L)×342(H) mm   |
| 取付金具サイズ     | 64.3×76.2mm                | バーの開き | ロールピンあり:100°<br>ロールピンなし:140° |
| ハンドルの開き     | ロールピンあり:48°<br>ロールピンなし:60° | 取付穴   | φ8.7mm×4箇所                   |
| 重量          | 2540g                      |       |                              |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.