


品番 : EA639SA-12

品名 : 91kg トグルクランプ(ステンレス製)




販売価格	3,810円(税抜) / 4,191円(税込)		
カタログ価格	3,810円(税抜) / 4,191円(税込)		
在庫数	最新在庫: 37 (2026/07/04 09:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0663ページ		

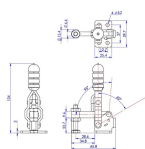

仕様

締付能力	91kg	本体材質	ステンレス
サイズ	39.7(W)×65.8(L)×104(H)mm	取付金具サイズ	39.7×25.4mm
バーの開き	95°	ハンドルの開き	60°
取付穴	φ5.2mm×4箇所	重量	160g
垂直レバー・下方押え型			
クランプ位置が調整不可			

代替品

	品番 EA639SA-2 コメント クランプ位置調整が出来るタイプです
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.