


品番：EA639SA-2

品名：91kg トグルクランプ(ステンレス製)

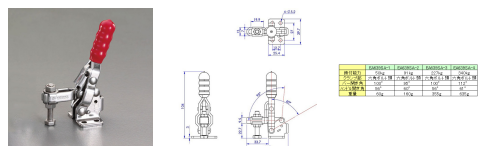

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,310円(税抜) / 4,741円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,310円(税抜) / 4,741円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 17 (2026/07/04 06:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0663ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------|-------------|--------|-----------------|
| 締付能力 | 91kg | バー開き角度 | 95° |
| ハンドル開き角度 | 60° | クランプ部 | 六角ボルト頭 |
| 本体材質 | ステンレス製 | サイズ | 39.7×64.7×104mm |
| 取付金具 | 39.7×25.4mm | 取付穴 | φ5.2mm×4箇所 |
| 重量 | 160g | | |
| 垂直レバー・下方押え型 | | | |
| クランプ位置が調整可能 | | | |

代替品

| | |
|--|---|
| | 品番 EA639SA-12 コメント クランプ位置調整はできません。 |
|--|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.