


品番：EA639YA-11

品名：275kg トグルクランプ

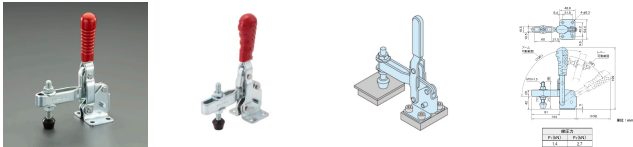

販売価格	3,390円(税抜)／3,729円(税込)		
カタログ価格	3,390円(税抜)／3,729円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/14 07:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ST-VTC210U
全高	199mm	取付金具サイズ	64.4×48.6mm
最大締付能力	275kg	アーム可動範囲	0～106°
レバー可動範囲	0～58°	重量	690g
材質	本体:SPCC(亜鉛メッキ) アーム:SPHD グリップ:ポリ塩化ビニル ボルト・ナット:SUM41(亜鉛メッキ) パッド(クランプ部):クロロプレンゴム(CR)		
立型トグルクランプ			
垂直レバー・下方押え型			
クランプ位置調整可能タイプ			
RoHS対応品			

