

品番：EA639YA-3


品名：100kg トグルクランプ



販売価格	2,010円(税抜) / 2,211円(税込)		
カタログ価格	2,010円(税抜) / 2,211円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/07 02:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0688ページ		



品番	EA639YA-3
品名	100kg トグルクランプ
メーカー	イマオコーポレーション
型番	ST-VTC202U
仕様	垂直レバー・下方押え型
締付能力	100kg
全高	106mm
取付金具サイズ	39.3×25.5mm
タイプ	立型
クランプ部	クロロプレングム
材質	SPCC(亜鉛メッキ)

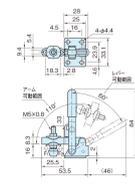

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ST-VTC202U
垂直レバー・下方押え型			
締付能力	100kg	全高	106mm
取付金具サイズ	39.3×25.5mm	タイプ	立型
クランプ部	クロロプレングム	材質	SPCC(亜鉛メッキ)
クランプ位置調整可能タイプ			
材質	本体:SPCC(亜鉛メッキ)、グリップ:ポリ塩化ビニル、ホルトナット:SUM41、パッド:CR(クロロプレングム)		
RoHS対応品			
全長(mm)	75.2	取付金具(mm)	39.3x25.5
重量(g)	160	締付能力(kN)	0.62×1

代替品

品番	EA639CL
コメント	仕様ご確認下さい。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.