
 


品番：EA639YA-7

品名：173kg トグルクランプ

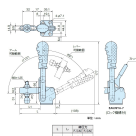

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,970円(税抜) / 3,267円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,970円(税抜) / 3,267円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 7 (2026/05/03 18:53現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0663ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------------------|-------------|---------|--|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ST-VTC207U-L |
| 全高 | 177mm | 全長 | 100~208mm |
| 取付金具サイズ | 44.6×35.1mm | 最大締付能力 | 173kg |
| アーム可動範囲 | 0~115° | レバー可動範囲 | 0~62° |
| 質量 | 390g | 材質 | 本体・アーム: SPCC(亜鉛メッキ) グリップ: ポリ塩化ビニル ボルト・ナット: SUM41(亜鉛メッキ) パッド(クランプ部): クロロプレンゴム (CR) |
| 立型トグルクランプ (ストッパー・ロック機構付) | | | |
| 垂直レバー・下方押え型 | | | |
| クランプ位置調整可能タイプ | | | |
| RoHS対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

