
 


品番：EA639YA-8

品名：215kg トグルクランプ

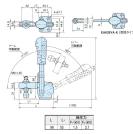

販売価格	1,870円(税抜) / 2,057円(税込)		
カタログ価格	1,870円(税抜) / 2,057円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/01 14:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0663ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ST-VTC207S
全高	177mm	全長	98~206mm
取付金具サイズ	44.6×35.1mm	締付能力	215kg
アーム可動範囲	0~115°	レバー可動範囲	0~62°
質量	380g	材質	本体:SPCC(亜鉛メッキ) アーム:SM400A(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル ボルト・ナット:SUM41(亜鉛メッキ) パッド(クランプ部):クロロプレンゴム(CR)

立型トグルクランプ

垂直レバー・下方押え型

クランプ位置調整可能タイプ

RoHS対応品

※溶接タイプ:ご希望の位置になるように、アームを切断し溶接してお使いください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

