
 


品番：EA639YB-11

品名：100kg トグルクランプ

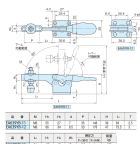

販売価格	1,330円(税抜) / 1,463円(税込)		
カタログ価格	1,330円(税抜) / 1,463円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/01 17:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0664ページ		



#### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ST-H215U
全高	39~96mm	全長	148mm
取付金具サイズ	35×35.6mm	最大締付能力	100kg
アーム可動範囲	0~90°	レバー可動範囲	0~78°
質量	150g	材質	本体:SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル ボルト・ナット:SUM41(亜鉛メッキ) パッド(クランプ部):クロロプレンゴム(CR)

横型トグルクランプ

水平レバー・下方押え型

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.