


品番：EA639YB-22

品名：100kg トグルクランプ

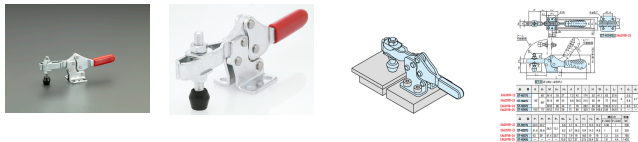

販売価格	1,400円(税抜) / 1,540円(税込)		
カタログ価格	1,400円(税抜) / 1,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/04 09:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0664ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ST-H217U
全高	52~111mm	全長	174mm
取付金具サイズ	41.1×37.6mm	最大締付能力	100kg
アーム可動範囲	0~92°	レバー可動範囲	0~65°
質量	230g	材質	本体:SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル ボルト・ナット:SUM41(亜鉛メッキ) パッド:クロロブレンゴム(CR)
横型トグルクランプ			
水平レバー・下方押え型			
RoHS対応品			

代替品

	品番 EA639YB-23 コメント 締付能力:225kg
--	----------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.