


品番：EA639YB-23

品名：225kg トグルクランプ

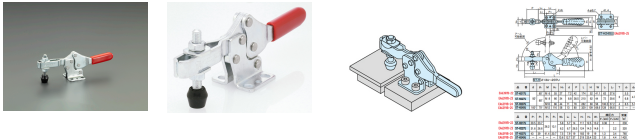

販売価格	2,020円(税抜) / 2,222円(税込)		
カタログ価格	2,020円(税抜) / 2,222円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/05/01 15:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0664ページ		



#### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ST-H227U
全高	62~124mm	全長	210mm
取付金具サイズ	44×39.6mm	最大締付能力	225kg
アーム可動範囲	0~92°	レバー可動範囲	0~60°
質量	320g	材質	本体:SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル ボルト・ナット:SUM41(亜鉛メッキ) パッド:クロロブレンゴム(CR)
横型トグルクランプ			
水平レバー・下方押え型			
RoHS対応品			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.