
 


品番：EA639YB-24

品名：350kg トグルクランプ

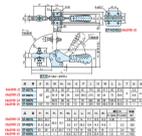

販売価格	3,510円(税抜) / 3,861円(税込)		
カタログ価格	3,510円(税抜) / 3,861円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/23 03:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0674ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ST-H237U
全高	80~183mm	全長	282mm
取付金具サイズ	58×57.2mm	最大締付能力	350kg
アーム可動範囲	0~92°	レバー可動範囲	0~60°
質量	760g	材質	本体:SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル ボルト・ナット:SUM41(亜鉛メッキ) パッド:クロロブレンゴム(CR)
横型トグルクランプ			
水平レバー・下方押え型			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.