


品番：EA639YB-25

品名：450kg トグルクランプ

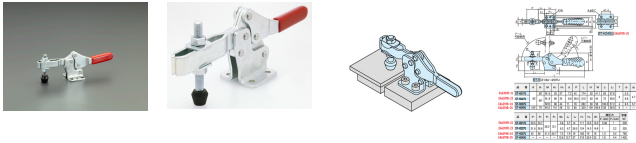

販売価格	3,670円(税抜) / 4,037円(税込)		
カタログ価格	3,670円(税抜) / 4,037円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/03 17:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0664ページ		



#### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ST-H245U
全高	109~219mm	全長	329mm
取付金具サイズ	68.6×66.8mm	最大締付能力	450kg
アーム可動範囲	0~100°	レバー可動範囲	0~70°
質量	1420g	材質	本体:SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル ボルト・ナット:SUM41(亜鉛メッキ) パッド:クロロブレンゴム(CR)
横型トグルクランプ			
水平レバー・下方押え型			
RoHS対応品			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.