


品番：EA639YB-6

品名：50kg トグルクランプ



販売価格	1,220円(税抜)／1,342円(税込)			
カタログ価格	1,220円(税抜)／1,342円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/05 17:50現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				

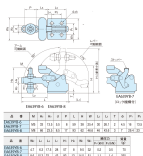

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ST-H305U
全高	38～57mm	全長	59～90mm
取付金具サイズ	25.4×26.1mm	最大締付能力	50kg
アーム可動範囲	0～92°	レバー可動範囲	0～166°
重量	60g	材質	本体:SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル ボルト・ナット:SUM41(亜鉛メッキ) パッド(クランプ部):クロロプレンゴム (CR)
横型トグルクランプ			
垂直レバー・下方押え型			
RoHS対応品			

代替品

	品番EA639YB-7 コメントレバーロックが付いています。
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.