
 


品番：EA639YB-7

品名：50kg トグルクランプ

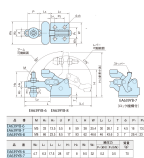

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,600円(税抜) / 1,760円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,600円(税抜) / 1,760円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/05/01 14:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0663ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ST-H305U-L |
| 全高 | 38~57mm | 全長 | 59~90mm |
| 取付金具サイズ | 25.4×26.1mm | 最大締付能力 | 50kg |
| アーム可動範囲 | 0~92° | レバー可動範囲 | 0~166° |
| 質量 | 70g | 材質 | 本体:SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル ボルト・ナット:SUM41(亜鉛メッキ) パッド(クランプ部):クロロプレンゴム(CR) |
| 横型トグルクランプ (ロック機構付) | | | |
| 垂直レバー・下方押え型 | | | |
| RoHS対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.