
 


品番：EA639YB-8

品名：143kg トグルクランプ

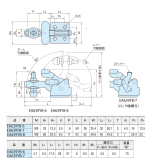

販売価格	1,600円(税抜) / 1,760円(税込)		
カタログ価格	1,600円(税抜) / 1,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/03 08:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0663ページ		



#### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ST-H307U
全高	66~93mm	全長	93~141mm
取付金具サイズ	46.6×43.6mm	最大締付能力	143kg
アーム可動範囲	0~88°	レバー可動範囲	0~175°
質量	260g	材質	本体:SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル ボルト・ナット:SUM41(亜鉛メッキ) パッド(クランプ部):クロロプレンゴム(CR)
横型トグルクランプ			
垂直レバー・下方押え型			
RoHS対応品			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.