


品番：EA639YD-1

品名：153kg トグルクランプ

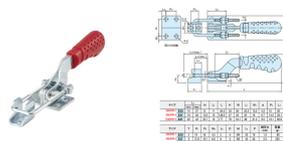

販売価格	1,140円(税抜) / 1,254円(税込)		
カタログ価格	1,140円(税抜) / 1,254円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/11/23 03:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0674ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ST-PAH323
全高	33mm	全長	最大111.5mm
取付金具サイズ	28.0×26.0mm	最大締付能力	153kg
質量	80g	材質	本体:SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル Uボルト:SUM41(亜鉛メッキ)
引き型トグルクランプ			
横ラッチ型			
環長さ調整可能			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.