


品番：EA639YD-1

品名：153kg トグルクランプ

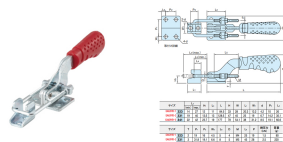

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 835円(税抜) / 919円(税込) | | |
| カタログ価格 | 835円(税抜) / 919円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/07/03 09:13現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0664ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------|-------------|--------|---|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ST-PAH323 |
| 全高 | 33mm | 全長 | 最大111.5mm |
| 取付金具サイズ | 28.0×26.0mm | 最大締付能力 | 153kg |
| 質量 | 80g | 材質 | 本体:SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル Uボルト:SUM41(亜鉛メッキ) |
| 引き型トグルクランプ | | | |
| 横ラッチ型 | | | |
| 環長さ調整可能 | | | |
| RoHS対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.